



客戶價值

- IT+ 基礎設施高度整合，美觀節地，安全省心
- 基礎設施“0U”化，IT 空間不打折
- 防塵防水，不懼惡劣環境
- 連續製冷，保障關鍵業務
- 應急散熱，抑制異常溫升
- 工廠預裝，極速交付
- 分布式部署，集中式管控
- 移動 APP，一切盡在掌握

應用場景



SmartCabinet 2-P 是維諦面向邊緣計算和網絡接入節點推出的單櫃微模組SmartCabinet系列的最新成員，相比2013年創所未有的初代產品和2016年繼往開來的1.5代產品，SmartCabinet 2-P 在空間利用率、環境適應性、業務連續性上均有革命性提升，再次刷新了單櫃微模組的產業標竿，將為 5G 時代的用戶提供融合業務和網絡的最佳體驗。

42U 機櫃 = 42U IT

櫃內佈局 (前) 櫃內佈局 (後)



IP54 高防護 為 IT 設備營造舒適空間




防水 4



防塵 5

連續製冷 保障 IT 業務恆久在線

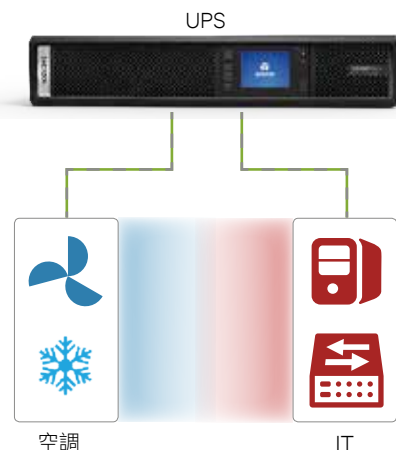

可選三元鋰電池 小體積大能量



3 倍
備援時間



3 倍
循環壽命



1/2
重量

參數表

尺寸	寬 800mm*深 1100mm*高 2000mm
結構	前後玻璃門，冷熱全封閉
防護等級	IP54
輸入型式	單相 220V
IT 可用 U 位	42U*
IT 額定容量	3kW
供電	6kVA/6kW，效率 96%，0U
製冷	直流變頻，額定 3.5kW，前送後回，0U 標配吸冷排熱應急風扇
配電	(輸入輸出配電 + 智能 PDU) 2 合 1，0U C13*12 C19*4 可監測電流 / 電壓 / 功率因數 / 有功功率 / 電量 支持遠程插座級通斷控制和插座延時順序通電
環境	2 個溫感、1 條水感偵測
安防	可選機械門鎖 / 智能門鎖 前後櫃門獨立控制 標配微動開關偵測櫃門開合狀態
管理	9 吋觸控螢幕 通過 WEB 瀏覽器訪問單個站點或通過管理器 RDU-M 管理多至 256 個站點 支持移動 APP
照明	前後門內標配智能 LED 照明
備援時間 @3kW	12 ~ 51min (內置 1 ~ 3 個鉛酸電池模組)
	36min (內置 0U 鋰電池模組)
	≥ 60min (外置大容量鉛酸電池)
內外落差	-5 ~ +20m
連管長度	30m

* 內置 1 個電池模組或採用外置電池